


品番 : EA153EG-24

品名：Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

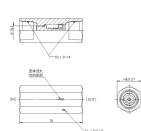

販売価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		

[illegible]

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	AS-1044R
ねじサイズ	Rc1/2”	六角対辺	27mm
全長	70mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0～100℃	使用流体	エアー・水
材質	真鍮	Oリング材質	フッ素ゴム

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.