


品番 : EA153HA-20

品名 : AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

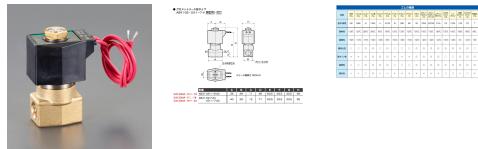

販売価格	5,970円(税抜) / 6,567円(税込)		
カタログ価格	5,970円(税抜) / 6,567円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/26 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



仕様

メーカー	CKD	型番	AB41-03-5
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s 以下)	作動圧力差	0~5MPa
耐圧力	25MPa(水圧にて)	流体温度	-10~60°C(凍結なきこと)
周囲温度	-20~60°C	耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	直動式ポペット構造	材質	ボディ: 黄銅 シール: ニトリルゴム
接続口径	Rc3/8"	オリフィス径	4.0mm
最高作動圧力差	空気: 1.0MPa 水・温水・灯油: 0.7MPa 油(50/m ³): 0.5MPa 蒸気: 0.7MPa	最高使用圧力	5MPa (流体: 蒸気の場合は1MPa)
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	皮相電力	・保持時 50Hz: 18VA 60Hz: 15VA ・起動時 50Hz: 29VA 60Hz: 24VA
消費電力	50Hz: 6.7W 60Hz: 5.7W	重量	450g

切替方向

2方向

コード色

赤

自在取付

AB31・41シリーズ

NC(通電時開)形

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.