



品番 : EA153HB-11

品名 : AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)

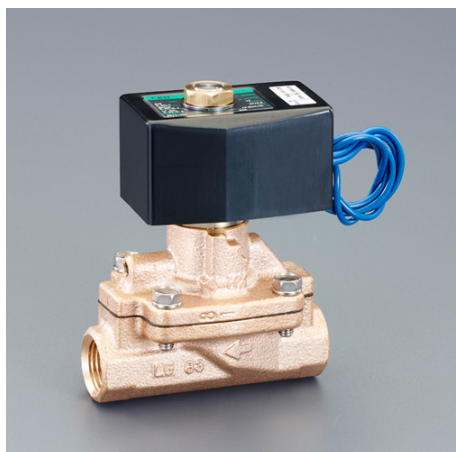

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/24 03:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ                      |      |   |

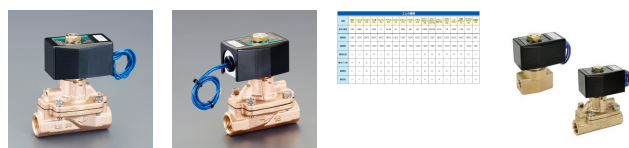

#### 仕様

|             |                      |       |                       |
|-------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 定格電圧        | AC100V               | 使用流体  | 空気・水・灯油・油(60℃まで)      |
| 最高使用圧力      | 2MPa                 | 周囲温度  | -20~60℃               |
| 流体温度        | -10~60℃(凍結なきこと)      | 耐圧力   | 8MPa(水圧にて)            |
| 耐熱クラス       | クラス130(B)            | 弁構造   | パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 材質          | ボディ:青銅<br>シール:ニトリルゴム | 接続口径  | Rc1/4                 |
| オリフィス径(Φmm) | 10                   | 重量(g) | 400                   |
| 切替方向        | 2方向                  |       |                       |
| AD11シリーズ    |                      |       |                       |
| NC(通電時開)形   |                      |       |                       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.