


品番 : EA153HB-14

品名 : AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)

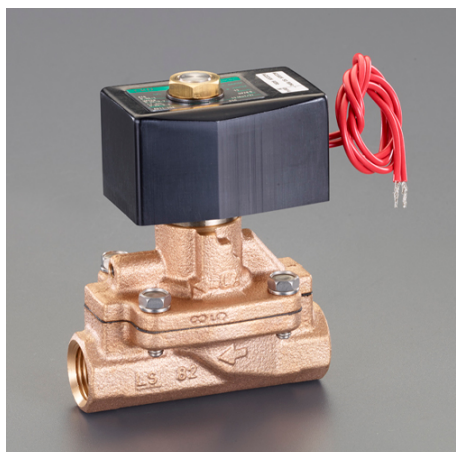

販売価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



品番	EA153HB-14
品名	AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)
仕様	AD11シリーズ NC(通電時開)形
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム
口径	Rc3/8"
重量	400g
使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa
耐圧力	8MPa(水圧にて)
周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
切替方向	2方向
オリフィス径(Φmm)	10

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	8MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	10	重量(g)	400
切替方向	2方向		
AD11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.