


品番：EA153HB-2

品名：AC100V/φ 8mm 2方向電磁弁

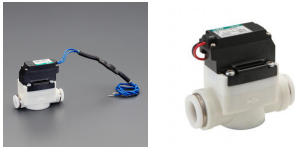

販売価格	4,470円(税抜)／4,917円(税込)			
カタログ価格	4,470円(税抜)／4,917円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/22 14:58現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1060ページ			



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5～55℃
流体温度	0～55℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.05MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ダイヤフラム駆動
接続口径	φ 8mm(ワンタッチ継手)	重量(g)	57
切替方向	2方向	材質	ボディ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
規格	EXA		
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.