


品番 : EA153HC-21

品名 : AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)

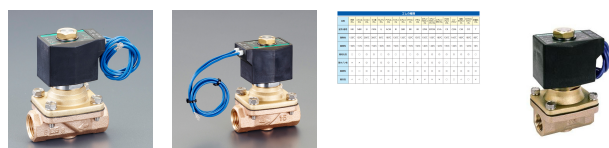

販売価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
カタログ価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2Mpa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/4
オリフィス径(Φmm)	12	重量(g)	650
切替方向	2方向		
ADK11・12シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.