


品番 : EA153HL-31

品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)

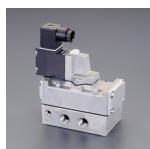

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 15:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| 定格電圧 | AC100V | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 流体温度 | 5~60℃ |
| 周囲温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 耐熱クラス | B(モールドコイル) | 切替方向 | 5方向 |
| 接続口径 | Rc1/4 | 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトプール弁 |
| 重量(g) | 1010 | 流量 | 5.0C |
| 規格 | 4F410-08 | 材質 | ボディ:アルミダイカスト |
| パイロット式5ポート弁 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.