


品番 : EA153HL-35

品名 : AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

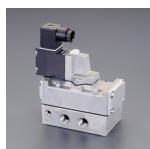

販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1MPa	流体温度	5~60℃
周囲温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
耐熱クラス	B(モールドコイル)	切替方向	5方向
接続口径	Rc3/8	弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトプール弁
重量(g)	1260	流量	10.0C
規格	4F510-10	材質	ボディ:アルミダイカスト
パイロット式5ポート弁			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.