


品番 : EA153HL-47

品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)

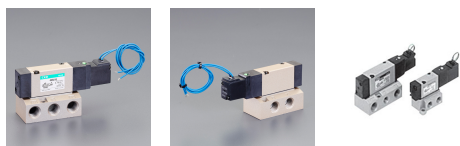

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|----------------|------|-------------------|
| 定格電圧 | AC100V | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 周囲温度 | -5~50℃ |
| 流体温度 | 5~50℃ | 耐圧力 | 1.05MPa |
| 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 | 流量 | 6.3C |
| 接続口径 | Rc1/4 | 切替方向 | 5方向 |
| 規格 | 4KB310-08 | 材質 | ボディ:アルミニウム合金ダイカスト |
| パイロット式5ポート弁 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.