


品番 : EA153HL-49

品名 : AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

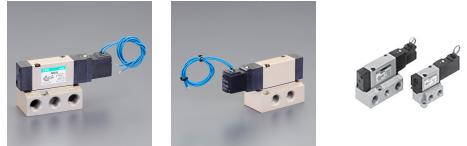

販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5～50°C
流体温度	5～50°C	耐圧力	1.05MPa
弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁	流量	6.3C
接続口径	Rc3/8	切替方向	5方向
規格	4KB310-10	材質	ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
パイロット式5ポート弁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.