



品番 : EA153HL-50

品名 : AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

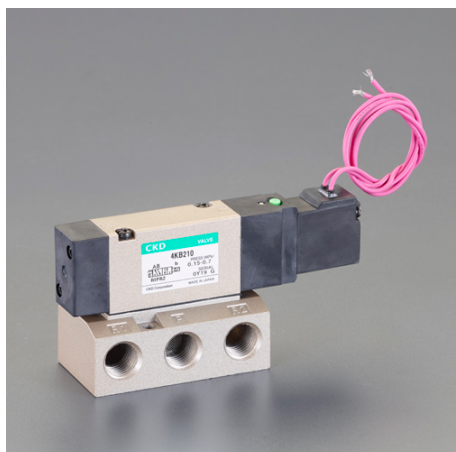

販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		

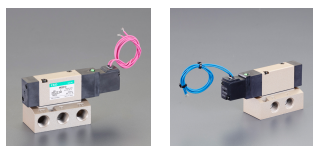

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5~50℃
流体温度	5~50℃	耐圧力	1.05MPa
弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁	流量	6.3C
接続口径	Rc3/8	切替方向	5方向
規格	4KB310-10	材質	ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
パイロット式5ポート弁			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.