


品番 : EA153HL-52

品名 : AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

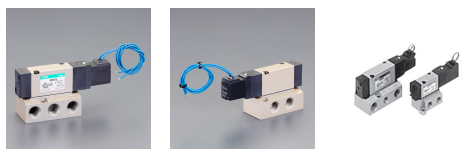

販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5~50℃
流体温度	5~50℃	耐圧力	1.05MPa
弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁	流量	12.00C
接続口径	Rc3/8	切替方向	5方向
規格	4KB410-10	材質	ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
パイロット式5ポート弁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.