


品番 : EA153HL-8

品名 : AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダクト外配管)

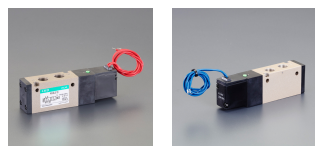

販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC200V	起動電流	0.023/0.021A
使用流体	圧縮空気	最高使用圧力	0.7MPa
周囲温度	-5~50℃(凍結なきこと)	流体温度	5~60℃
適応シリンダ径	φ125~160mm	接続口径	Rc3/8
重量(g)	325	切替方向	5方向
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現			
材質	アルミニウム合金ダイカスト	規格	4KA
耐圧力	1.05MPa		
パイロット式5ポート弁			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.