


品番：EA153SC

品名：Rc 1/8"/62mm/ 0-1MPa 差圧計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,970円(税抜)／7,667円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,970円(税抜)／7,667円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/14 16:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0816ページ                      |      |   |

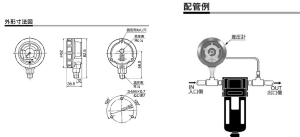

仕様

|       |                                                |               |                                        |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 使用流体  | 圧縮空気                                           | 最高使用圧力        | 1MPa                                   |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa                                         | 周囲温度および使用流体温度 | 5～60℃                                  |
| 管接続口径 | 高圧側:R1/8<br>低圧側:Rc1/8                          | 目盛範囲          | 0～0.2MPa                               |
| 精度    | ±3%F.S                                         | 外径            | 62mm                                   |
| 材質    | ケース:亜鉛合金<br>内部部品:黄銅、リン青銅<br>窓:樹脂<br>目盛板:ステンレス鋼 | 付属品           | ナイロンチューブ(0.5m)、ハーフユニオン(1個)、エルボユニオン(1個) |
| 質量    | 300g                                           |               |                                        |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 差圧計は空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知る事ができ、フィルタなどの保守管理に最適です。 |
| バイパス回路を組むだけで簡単に取付けられます。                         |
| 危険防止のための保護カバー付                                  |
| RoHS対応品                                         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

