


品番 : EA153SR-12B

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,160円(税抜) / 5,676円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,160円(税抜) / 5,676円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/25 22:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

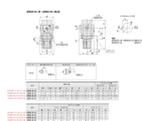

仕様

| | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| 用途 | レギュレーター | 取付ねじ(Rc) | 1/4" |
| 面間 | 53mm | 管接続口径 | 1/4" |
| 使用流体 | 空気 | 周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | 構造 | リリーフタイプ |
| 全高 | 99.9mm | 重量 | 210g |
| ブラケット付、 圧力計:角型埋込式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.