


品番 : EA153SR-18B

品名 : Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/25 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		

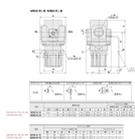

#### 仕様

最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
耐圧力	1.5MPa	周囲温度	-5~60℃(凍結なきこと)
取付ねじ(Rc)	1"	面間	95mm
全高	175.6mm	重量	1220g
逆流機能	なし	エアーレギュレーター	圧力計:角型埋込式
用途	レギュレーター	管接続口径	1"
使用流体	空気	構造	リリーフタイプ
ブラケット付、 圧力計:角型埋込式			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.