


品番：EA157DF-2

品名：1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

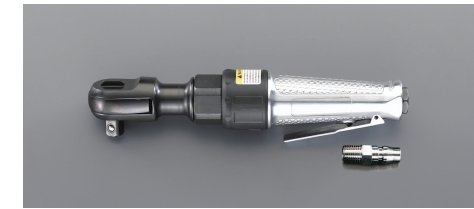

販売価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/01 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1035ページ		



仕様

差込角	1/2"	能力(ボルト径)	12mm
全長	261mm	無負荷回転数	200rpm
エアー消費量	92L/min	使用圧力	0.64MPa
使用トルク範囲	7～95N・m	最大トルク	108N・m
吸入口	1/4"NPT(PT)	重量	1.2kg
ヘッド幅	41mm	厚み	42mm (差し込み角含む)
振動値(3軸合成値)	3m/s2	騒音値	102dB
正逆転付き			
ラチェットヨークは、クロームモリブデン合金製			
排気口は360°方向を調整できます。			
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.