


品番：EA158A-1

品名：100- 700rpm エア-ミキサ-(防爆/ハンディタイプ)



販売価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

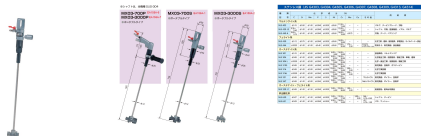

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	MX03-700S
仕様	ハンディタイプ	用途	・引火性溶液の混合攪拌 ・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌 ・火気厳禁工場内での攪拌作業
空気圧	6kg/cm ²	回転数	100~700rpm
最大トルク	1.6kg/m	出力	0.36PS
使用コンプレッサー	0.28kw	最大空費	0.35m ³ /min
重量	2.2kg	ホース径	6.5mm
ホース接手	Rc1/4"	全長	745mm
シャフト径	12mm	プロペラ直径	丸型φ100mm
プロペラ段数	1	材質	プロペラ:アルミ シャフト:SUS-304

エアー駆動式

あらゆる液体の攪拌に。
電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。

防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。

回転数変更可能

ボールバルブ、サイレンサー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.