


品番 : EA159RG

品名 : 4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

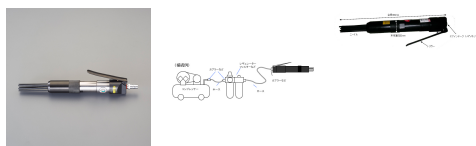

販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

全長	300mm	重量	1.35kg
ニードルサイズ	φ3×125mm	使用圧力	0.64MPa
エアー消費量	142L/min	打撃数	4,000bpm
吸入口	Rc(PT)1/4"	使用コンプレッサー	1.5kW
振動値(3軸合成値)	9.84m/s ²	騒音値	105dB
ボア直径	18mm	ストローク	41mm
プラグ付			
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.