


品番 : EA161VA

品名 : 10,000spm/215mm エアーソー

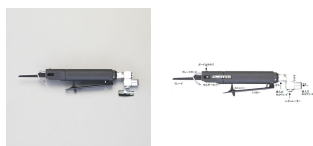

販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/23 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



#### 仕様

全長	215mm	切断能力	本体:1.6mm(スチール)
吸入口	Rc(PT)1/4"	替刃	EA161LN-124、-132
使用コンプレッサー	2.2kw	重量	550g
使用圧力	0.6MPa	エアー消費量	170L/min
ストローク数	10,000spm	ストローク長	10mm
付属品	鋸刃24T×2枚、六角棒レンチ3mm		
プラグ付			
スイベルコネクター付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.