
 
 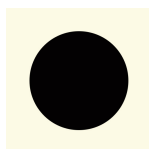


品番：EA162KJ-2

品名：9,500rpm/125mm デュアルアクションエアサンダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,600円(税抜) / 40,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,600円(税抜) / 40,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 05:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0997ページ | | |



マジック式

仕様

| | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|
| メーカー | 空研 | 型番 | DAM-055B |
| 使用ペーパーサイズ | φ125mm | パッド径 | φ122mm |
| オービットダイヤ | 5mm | 無負荷回転数 | 9,500rpm |
| 全長 | 186mm | サイズ(幅×高さ) | 122×95mm |
| 重量 | 1.05kg | エア消費量 | 380L/min |
| 騒音レベル | 83.5dB | 振動値(3軸合成値) | 2.2m/s ² |
| 吸入口 | Rc1/4" | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM 板スパナ:17・22Hex ブルーパッドマジック穴無しハード | | |

非吸塵式

デュアルアクション

マジックペーパー仕様

フェザーエッジング、パテ研磨、全塗装時の足付け、研磨作業に

※替ディスクはφ125mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。その他関連をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.