



品番：**EA162KX-240**

品名：#240/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)

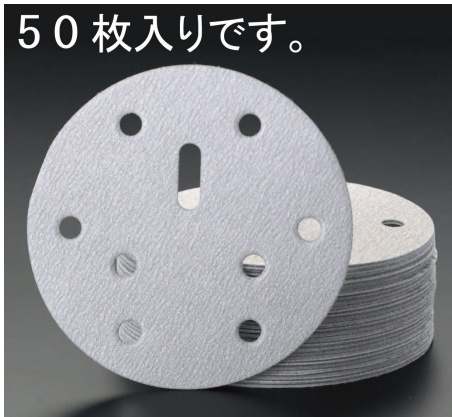

販売価格	<b>6,800円</b> (税抜) / 7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/21 11:38現在)		
商品入数	<b>50</b>	販売単位	箱
カタログページ	0968ページ		

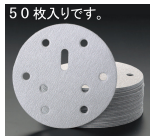

#### 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HROD
商品名	ハイピッチペーパーHR	用途	金属、木工、その他 各種研磨作業用
粒度	#240	直径	φ150mm
基材	Cw	砥粒	AA
穴形状	穴有	最大回転数	目安:8000~10000rpm
入数	50枚		

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感

乾式、湿式ともに研磨可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.