


品番 : EA162KX-80A

品名 : #80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)

10枚入りです。

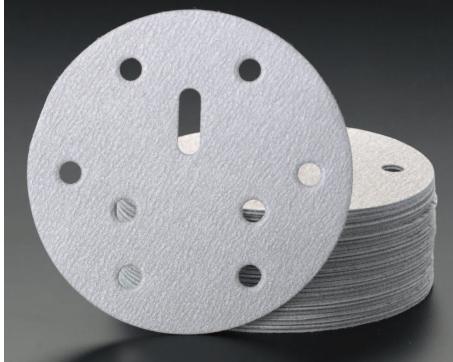

販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/04 07:43現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0968ページ		



仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HNOD
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	金属、木工、その他 各種研磨作業用
粒度	#80	直径	φ150mm
基材	Cw	砥粒	AA
穴形状	穴有	最大回転数	目安:8000~10000rpm
入数	10枚		

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

乾式研磨に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.