
品番: EA162PP-1

品名: 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

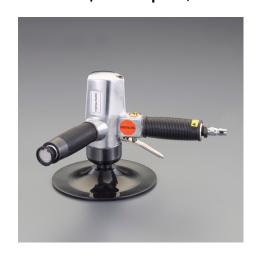

販売価格	<b>22,100円</b> (税抜)/ 24,310円(税込)				
カタログ価 格	22,100円(税抜)/24,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/20 00:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1038ページ				





## 仕様

全長	190mm	使用圧力	0.63MPa
エアー消費量	230L/min	無負荷回転数	2,000rpm
吸入口	Rc1/4"	パッドサイズ	φ 175mm
使用コンプレッサー	2.2kw	騒音値	87.9dB(A)
三軸合成値	6.9m/s2(ISO22867)	重量	2.3kg

EA809XE-21(メリヤスバフ)や、-22(羊毛ボンネット)、-23(綿バフ)が使用できます。

パッド取り付けねじサイズ: UNC 5/8-11

雄ねじプラグ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.