


品番：EA163SB

品名：16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

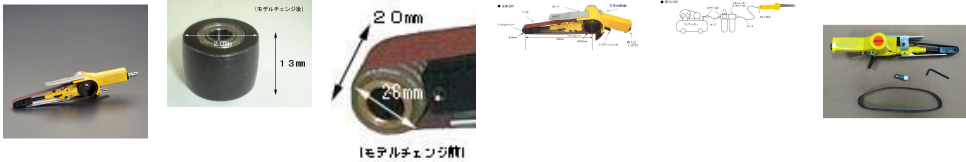

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,400円(税抜)／29,040円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 26,400円(税抜)／29,040円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/13 01:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1037ページ                      |      |   |



仕様

|                 |                                  |           |            |
|-----------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 全長              | 340mm                            | 重量        | 1.2kg      |
| 使用圧力            | 0.64MPa(6.5kgf/cm <sup>2</sup> ) | エアー消費量    | 254.7L/min |
| 回転数             | 16,000rpm                        | 吸入口       | Rc(PT)1/4” |
| ベルトサイズ          | 20×520mm                         | 使用コンプレッサー | 2.2kw      |
| 付属ベルト粒度         | #100(1本付属)                       |           |            |
| プラグ付            |                                  |           |            |
| アームは任意角度に調節可能です |                                  |           |            |

代替品

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | 品番   | EA163HD  |
|  | コメント | 20x520mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.