


品番 : EA164CF-214

品名 : 3/8"DRx14mm インパ°外ディープソケット(薄肉)

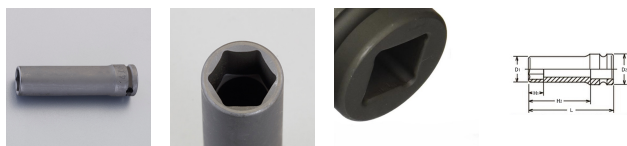

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/01 08:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0480ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 13301M-14 |
| 差込角 | 3/8" (9.5mm) | 対辺 | 14mm |
| 外径 | 19.8mm | 全長 | 80mm |
| 重量 | 110g | | |
| 6ポイント | | | |
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | | | |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.