


品番：EA164KN-14

品名：3/4"DR/41x19mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)

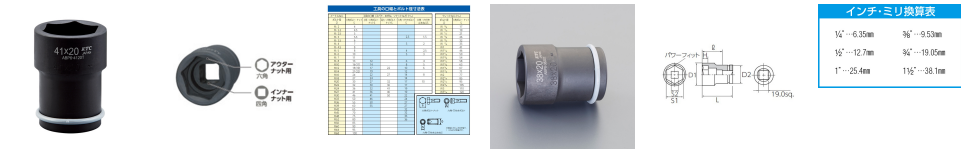

販売価格	7,600円(税抜)／8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜)／8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-4119TP
サイズ(hex×sq)	41×19mm	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	3/4”
サイズ(mm)	S1:41、S2:19、D1:58、D2:50、H:14、L:80、l:55	重量(g)	900
アウターナット・インナーナット兼用			
AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。			
ピン・リング付			
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.