


品番：EA166DN-1

品名：500ml グリースガン(エア-式)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ1003ページ		

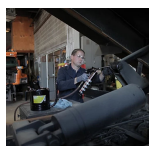

仕様

筒長	300mm	タイプ	プロスタンダード
容量	500ml	吐出量	1g/ワンプッシュ
使用圧力	0.41~0.62MPa	特徴	標準タイプ
吸入口	1/4" NPT(雄ねじプラグはEA140DB-22をご利用下さい)	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース
付属ノズル	カプラー付150mmスチールノズル		
シングルショットタイプ			
NLGI-1~2			
手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能			
プラグ付			

代替品

	<p>品番 EA166DG-11</p> <p>コメント メ-カ-違い、仕様をご確認ください</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.