


品番：EA166HA

品名：400ml グリースガン(エア-式)

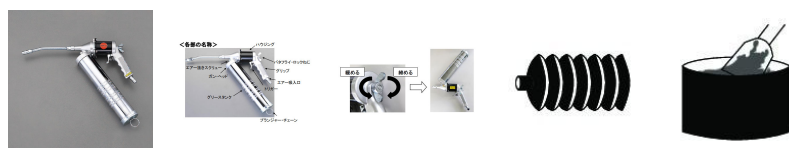

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 67 (2026/06/21 05:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0643ページ1003ページ | | |



グリースタンクを任意の位置に調整可能

仕様

| | | | |
|--------------|-------------------|----------|----------------|
| 容量 | 400ml | ノズル長 | 170mm |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 使用可能圧力 | 0.42~1.05MPa |
| 筒サイズ | φ60×295mm | 吸入口 | PT1/4" (カプラー付) |
| 重量 | 約1.8kg | ノズルねじサイズ | 1/8" PT-28T |
| 適用グリース | 蛇腹グリース 手詰めグリース | | |
| NLGI-1~2用 | | | |
| 連続吐出タイプ | | | |
| 蛇腹カートリッジ使用可能 | | | |
| プラグ付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.