



品番：EA207CK-38

品名：8-35mm パイプリーマー(銅・ステンス管用)

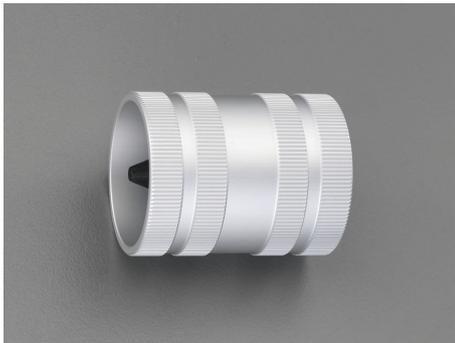

販売価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/28 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

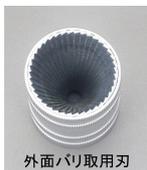

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに

仕様

用途	ステンレス管、銅管などの内面・外面のバリ取りに。	適合管外径	8~35mm
材質	アルミダイカスト(本体)	サイズ	φ49×60mm
切削刃	40枚	重量	約209g

代替品

	<p>品番 EA207CK-38A</p> <p>コメント 変更点:メーカー(KWTOOL→ヤンチー)</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.