


品番：EA207R-2

品名：140mm スクレーパー(3.2mm軸)

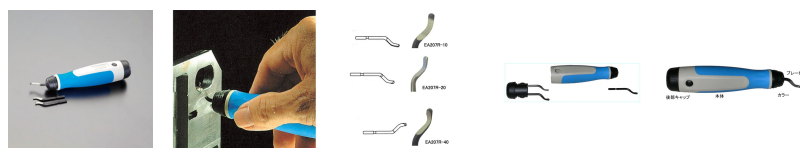

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 28 (2026/06/13 09:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0012ページ0354ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------|------|------------------------|
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG1003 |
| 能力 | φ4mm以上 | 全長 | 140mm |
| ハンドル長 | 120mm | 重量 | 41g |
| 用途 | 一般的なバリ取りに。 | 付属替刃 | EA207R-10・-20・-40(各1本) |

φ3.2軸替刃が使用できます。

後部キャップはブレード収納可能

ブレードの交換が楽にできます。

ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靱です。

ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。
基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。

後のキャップは作業中にはずれないようにになっています。
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.