


品番：EA215SS-1


品名：30su・40su・50su ステンレス波状管・ベンダー

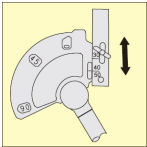

販売価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
カタログ価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様表				
品名	材質	寸法	重量	備考
EA215SS-1	ステンレス	210×77×803mm	3.5kg	
EA215SS-2	ステンレス	112×65×700mm	1.5kg	

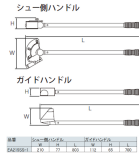

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	FV30
用途	配水管より水道メーターまでの配管に用いる水道用波状ステンレス鋼管の波状部分を最大90°まで曲げ加工する専用工具	適用	水道用波状ステンレス鋼管:呼び30su・40su・50su
サイズ	シュー側ハンドル:210×77×803mm ガイドハンドル:112×65×700mm	重量	3.5kg
注意事項	水道用波状ステンレス鋼管以外の曲げ加工には使用できません。		

ガイドハンドルを使用する為、地面に据え置きする必要がなく、溝の中(配管途中)等での使用が可能

面倒なセットが不要、水道用波状ステンレス鋼管を、早く・簡単・滑らかに曲げ加工できます。

曲げ角度の確認ができる目盛り付き。

可動式フックにより、管サイズに合った最適な曲げ加工が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.