


品番：EA270-4H


品名：[EA270,BS,BS-2用] 1/2" ベンダーヘッド

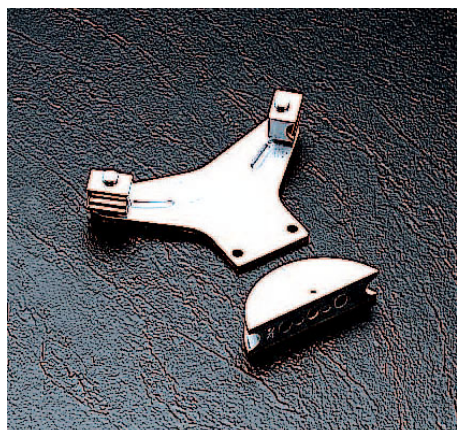

販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/04 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0014ページ		



品番	適合品番	銅管外径	重量	長さ
EA270-4H	EA270, BS, BS-2	1/2"	0.12kg	100mm

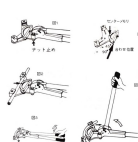

仕様

適合品番	EA270, BS, BS-2	銅管外径	1/2"用
なまし銅管用			
ベースに45°、90°の目盛り付			
<使用方法> 1. 本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。 2. 先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。 3. 次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1) 4. シューのセンターにセットしてください。(図2) 5. 上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3) 曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4) 6. レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.