

品番：EA270BS-2


品名：ベンダーボディ(ショートハンドル)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 81 (2026/04/04 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0014ページ		



品番	全長	重量	最大曲げ径	最大曲げ角度	最大曲げ力
EA270-3H	300	1.4	3/4"	90°	1000N
EA270-4H	300	1.4	1"	90°	1000N
EA270-5H	300	1.4	1 1/4"	90°	1000N
EA270-6H	300	1.4	1 1/2"	90°	1000N
EA270-3HB	300	1.4	3/4"	90°	1000N
EA270-4HB	300	1.4	1"	90°	1000N
EA270-5HB	300	1.4	1 1/4"	90°	1000N
EA270-6HB	300	1.4	1 1/2"	90°	1000N

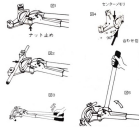

24cmのスキマがあれば作業ができます

仕様

全長	300mm	重量	1.4kg
材質	アルミ鋳物+スチール		

ショートハンドル

24cmのスキマがあれば作業できます。

なまし銅管用

狭い場所での作業に便利です。

ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。

曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。

<使用方法>

ベンダーヘッドの取付け方

1. 本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
2. 先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。
3. 次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)

銅管の曲げ加工

4. パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)
5. 上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)
- 曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)
6. レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.