
 
 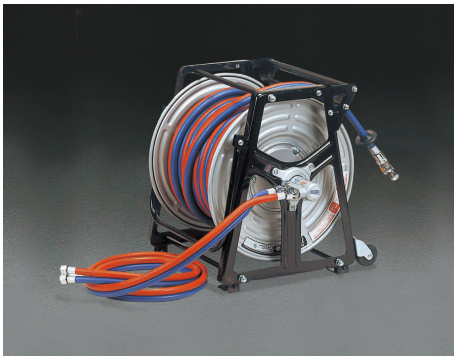


品番：EA300-11

品名：30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセレン用)



販売価格	111,600円(税抜)／122,760円(税込)		
カタログ価格	111,600円(税抜)／122,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/03 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0074ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	GSS-30Z
酸素、アセチレン用			
形式	手巻きタイプ	常用圧力	1MPa以下
破壊圧力	5MPa以上	本体接続金具	酸素用: 右ネジ・ニップル ・M16×P1.5 アセチレン用: 左ネジ・ニップル ・M16×P1.5
ホース長	30m	ホース内径	7.3mm
ホース外径	14.3mm	ホースのタイプ	スパイラル編糸補強、特殊合成ゴム製、平滑ツインホース
吹管取付部逆火防止器付			
フレームサイズ	400×282×416mm	重量	20.0kg
キャスター2個付属			
★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)			
アポロロック仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.