



品番 : EA300-4

品名 : 295mm ショートサイズ溶接器

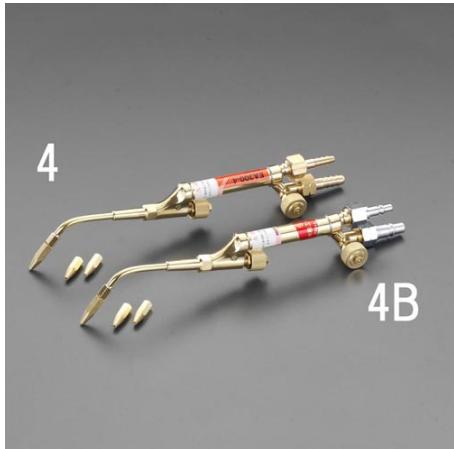

販売価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0070ページ		

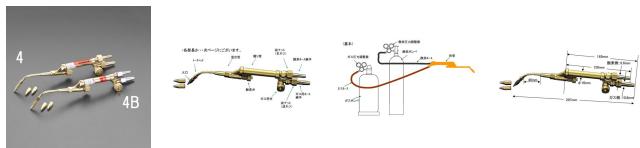

狭い場所での作業に最適です

仕様

全長	295mm(タケノコ、火口を除いた全長は255mm)	仕様	タケノコ
対象ガス	酸素・アセチレン用	溶接火口	#100(EA300BD-3) #200(EA300BD-5) #315(EA300BD-8) 各1ヶ付属
ホース接続方法	タケノコ式 タケノコを外すとオネジになっています。 (M16×P1.5)	タケノコ径(根本部分)	酸素側9.6mm(内径Φ8の酸素用ホースでご使用いただけます。) ガス側10.8mm(内径Φ9のアセチレン用ホースでご使用いただけます。)
火口ネジ径	6mm×1	重量	390g

狭い場所での作業に最適です。

溶接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

溶接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(L)を表しており、その数値が火口に打刻されています。

※重要※

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の溶接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.