

品番：EA300-9


品名：30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)



販売価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
カタログ価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		



カブラメーカー商品種類	
商品名	メーカー名
アポロコック	小糸産業
アセチレン用逆火防止器	アポロコックと互換性あり
ジョイント	千代田精機
ミニカブ	ミニカブと互換性あり
ミニカブ	日機工業

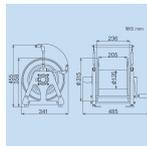

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GDX-30Z
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接・溶断作業に
仕様	吹管取付金具:逆火防止器付(アポロコック仕様) 酸素・アセチレンガス用	ホース長	一次側:2m 二次側:30m
ホースサイズ	酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース
使用圧力	酸素:0.97MPa(9.9kgf/cm ²)以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/cm ²)以下	本体接続金具	【一次側】酸素用:右ネジ・ニップル(M16×P1.5) 【一次側】アセチレン用:左ネジ・ニップル(M16×P1.5)
吹管取付金具	【二次側】酸素用:クイックジョイントオスメス一式(右ネジM16xP1.5)+酸素用逆火防止器 【二次側】アセチレン用:クイックジョイントオスメス一式(左ネジM16xP1.5)+アセチレン用逆火防止器	逆火防止器仕様	逆止弁作動圧力:0.0015MPa(0.015kgf/cm ²)
重量	15.2kg		

インレット(分配器)はアルミダイキャスト製です。また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。

一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いています。

生産物賠償責任保険(PL保険)付

手巻きタイプ

折りたたみ式ハンドル

堅牢な安全設計のガスリールです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.