

品番：EA300-9B


品名：20m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)



販売価格	111,600円(税抜) / 122,760円(税込)		
カタログ価格	111,600円(税抜) / 122,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		



カプラメーカー商品種類	
商品名	メーカー名
アポロコック	小糸産業
アセチレン用逆火防止器	アセチレン用逆火防止器
ジョイント	千代田精機
ミニカプラ	日機工業

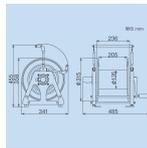

### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GDX-20Z
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接・溶断作業に
仕様	吹管取付金具:逆火防止器付(アポロコック仕様) 酸素・アセチレンガス用	ホース長	一次側:2m 二次側:20m
ホースサイズ	酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース
使用圧力	酸素:0.97MPa(9.9kgf/cm <sup>2</sup> )以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/cm <sup>2</sup> )以下	本体接続金具	【一次側】酸素用:右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用:左ネジ・ニップル・M16×P1.5
吹管取付金具	【二次側】酸素用:クイックジョイントオスメス一式(右ネジM16xP1.5)+酸素用逆火防止器 【二次側】アセチレン用:クイックジョイントオスメス一式(左ネジM16xP1.5)+アセチレン用逆火防止器	逆火防止器仕様	逆止弁作動圧力:0.0015MPa(0.015kgf/cm <sup>2</sup> )
重量	12.7kg		

インレット(分配器)はアルミダイキャスト製です。また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。

一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いています。

受注生産品

生産物賠償責任保険(PL保険)付

手巻きタイプ

折りたたみ式ハンドル

堅牢な安全設計のガスリールです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.