


品番 : EA300AA-10

品名 : (8+9mm)×10m ツインホース(溶接用)

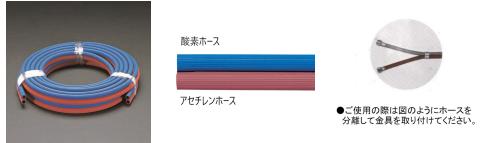

販売価格	8,180円(税抜) / 8,998円(税込)		
カタログ価格	8,180円(税抜) / 8,998円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/07 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0071ページ 1404ページ		



仕様

内径	酸素用:8mm アセチレンガス用:9mm	外径	酸素用:14.4mm アセチレンガス用:15.9mm
ホース長	10m	最高使用圧力	青(酸素用):2.0MPa 赤(アセチレンガス用):0.15MPa
補強層	酸素用、アセチレンガス用とも:2S	使用温度	-25~60°C
重量	360g/m		
酸素、アセチレン用ツインホース			
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。			
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。			
ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.