



品番：EA300BC-4

品名：5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)

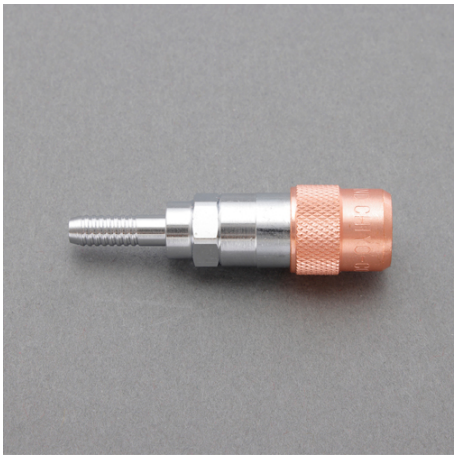

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,960円(税抜)／3,256円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,960円(税抜)／3,256円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/03/31 17:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0070ページ                      |      |   |

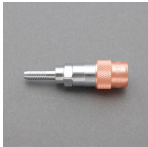

|        |       |              |
|--------|-------|--------------|
| 品名     | メーカー名 | 備考           |
| アポロコック | 小島産業  | —            |
| チヨコック  | 千代田精機 | アポロコックと互換性あり |
| Oジョイント | 千代田精機 | ミニカプラと互換性あり  |
| ミニカプラ  | 百保工業  | —            |

|        |       |              |
|--------|-------|--------------|
| 品名     | メーカー名 | 備考           |
| アポロコック | 小島産業  | —            |
| チヨコック  | 千代田精機 | アポロコックと互換性あり |
| Oジョイント | 千代田精機 | ミニカプラと互換性あり  |
| ミニカプラ  | 百保工業  | —            |

チヨコック(アポロコック)仕様と  
Aジョイント仕様はカプラの形  
状が異なる為、適合しません。

仕様

|                  |                          |       |                                                  |
|------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 適合ガス             | アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど | 使用圧力  | 1MPa以下                                           |
| 破壊圧力             | 3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)  | 材質    | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)<br>パッキン:ニトリルゴム<br>スプリング:ステンレス |
| 使用温度             | −10℃～+60℃                | 用途    | ガス・マイルドホース用                                      |
| 適合ホース径           | 5mm                      | 適合カプラ | EA300BC-3、BC-13                                  |
| アポロコックと互換性があります。 |                          |       |                                                  |
| ロック付             |                          |       |                                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.