



品番：EA300HA-2B

品名：開閉ハンドル(酸素・アセチレンボンベ用)

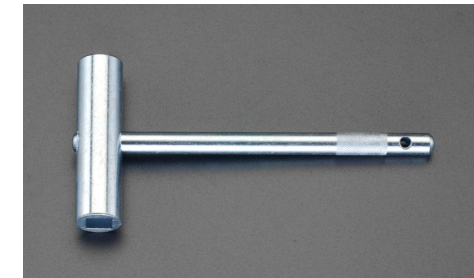

販売価格	600円(税抜)／ 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/05 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

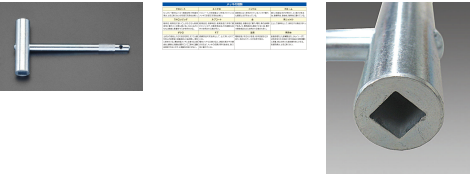

仕様

材質	スチール(メッキ仕上)	全長	145mm
幅	70mm	四角穴(対辺)	8mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・ 圧縮酸素等一般ガス用 10mm:アセチレン用
重量	180g		
酸素・アセチレンボンベボンベのバルブ開閉時の必需品			
紛失防止のひも通し穴(φ9mm)が付いております。			
メッキ仕上げでさびにくくなっております。			

代替品

	品番 EA300HA-3 コメント 変更点:仕入先、メーカー違い
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

