 
 



品番 : EA303FA-2

品名 : 2000°C 自動着火パワートーチ(タテ型)



販売価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
カタログ価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/03 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0072ページ		

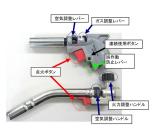

仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-831
商品名	パワートーチ	使用ガス	EA303FA-10
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン	火口サイズ	19mm
火炎温度	800~2000°C	燃焼時間	約1時間5分
ガス消費量	約320g/h	ガス容量	220g
総重量	630g		

自動着火式

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。

空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800°C)~スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000°C))まで幅広い火炎を生み出せます。

スパイラル集中炎時には力セットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。

逆さ使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

