


品番：EA304ZM

品名：半田ごて(ガス式)

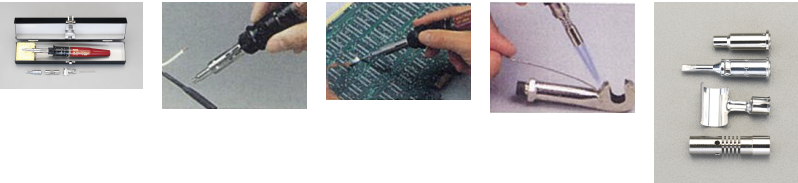

販売価格	14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/04/29 06:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



半田ごて、ヒートツール、トーチの3つの使い方が可能

仕様

半田ごて、ヒートツール、トーチの3つの使い方が可能			
最高温度	半田ごて: 500℃、ヒートツール: 600℃、トーチ: 1260℃(温度調節可能)	ガス容量	28ml
燃焼時間	約120分	全長	203mm(チップ未装着時)
幅	φ 25mm	重量	100g(ガス満量時)
使用ガス	ブタンガス(別売)(EA916WR-10A)	標準チップ	3.3mmチゼルチップ (EA304ZN-2)、5.7mmホットエアーチップ(EA304ZN-52)、13mmシュリンクアタッチメント(EA304ZN-55)、トーチアタッチメント(EA304ZN-70)
交換用チップ	EA304ZN-1～-70		
高い熱伝導性と、長いガス継続時間が特徴です。			
電気半田ごて20-80ワット相当のパワーです。			
簡単かつ、安全に取り扱えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.