


品番：EA307-2.4

品名：2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

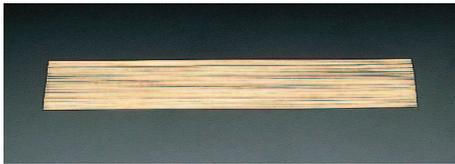

販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
カタログ価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/16 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	Kg
カタログページ	0076ページ		



カタログ訂正 24/03/14 ロウ付温度:(誤)735~845℃/(正)735~840℃(No.55 9013)

#### 仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.4
ロウ付温度	735℃~840℃	含有量	銀93%/リン7%/銀0%
固相線温度	705℃	液相線温度	805℃
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
入数	1kg入	用途	銅と銅のみのロウ付けに。
規格	JIS-Z-3264, AWS5.8-76:BCuP-2		

流動性が優れ、継手間隙の狭い所への浸透が良好です。

銅のろう付にはフラックスは不要です。

ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。

銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。

モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。

鉄、銅、ニッケル合金のロウ付には不適當です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.