


品番 : EA307A-1

品名：2.0×500mm / 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)

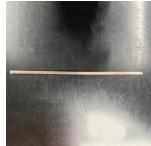

販売価格	2,090円(税抜)／2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜)／2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/11 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0074ページ		



※ロウ付けと半田付け…
被ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。
※ロウ材の吸収選択…
一言にロウ材と言っても、融点の違いや、
含有成分は千差万別です。
実際に使用する際は接する対象物の
材質や溶接方法、残渣焼却といった様々な
要因からそれらを選定する必要があります。

仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.0
口ウ付温度	735~840°C	含有量	銅93%/リン7%
固相線温度	705°C	液相線温度	805°C
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
流動性	速い	規格	JIS-Z-3264、AWS5.8-76: BcuP-2
入数	約11本(目安)	用途	銅と銅合金のみの口ウ付に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.