


品番：EA307C-2.4

品名：2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)

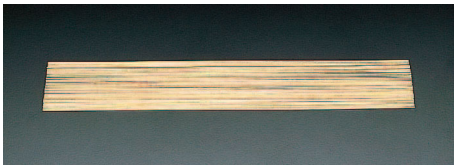

販売価格	19,500円(税抜)／ 21,450円(税込)			
カタログ価格	19,500円(税抜)／21,450円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 （2025/12/17 15:11現在）			
商品入数	1	販売単位	Kg	
カタログページ	0075ページ			



仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.4
ロウ付温度	730℃～815℃	含有量	銅91%/リン7%/銀2%
固相線温度	640℃	液相線温度	788℃
比重	8.0	流動性	中間
継手間隙	0.03-0.13	規格	JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BCuP-6
入数	1kg入	用途	銅および銅合金のロウ付に。

電気部品、空気調節機器、熱交換機器、パイプレーター等のロウ付にも適しています。
機械的性質が優れ、EA307-1.6～2.4に比べ延性も良好です。
継手間隙を狭く設定することのできない箇所のロウ付に適します。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
ロウ付部の熱伝導、電気伝導度は良好です。
鉄、銅、ニッケル合金のロウ付には不適當です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

