
 


品番：EA308E-1.6

品名：1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミリー/銀56%)

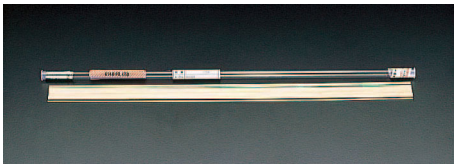

販売価格	44,000円(税抜)／ 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 （2026/03/28 01:37現在）		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0074ページ		



仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	1.6
ロウ付温度	650～760℃	含有量	銀56%
成分	Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%	固相線温度	620℃
液相線温度	650℃	比重	9.3
規格	JIS-Z-3261:BAg-7	入数	150g(約16本)
用途	銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付に。		
カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)			
冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。 精密部品、薄板のろう付などに適しています。			
銅、ステンレス鋼、銅、銅合金のろう付。			
熔融温度範囲が狭いため急熱、あるいは徐熱のいずれにも使用可能です。			
炉中ろう付に適しています。			
ろう付には還元炎を使用してください。			
ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。			

フラックスが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.