


品番：EA315SH-44

品名：φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー

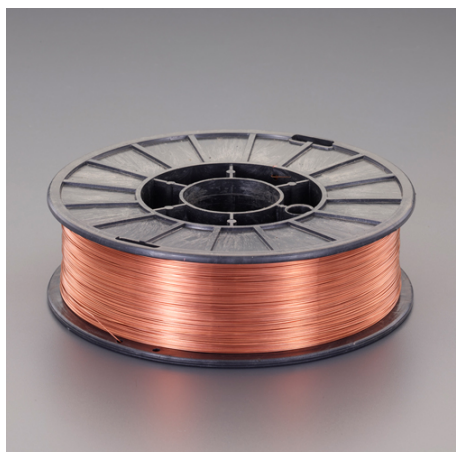

販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0077ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	PF-72
ワイヤー径(mm)	φ0.8	ワイヤー長(m)	1200
適応材料	軟鋼	重量	5kg
溶接電流	30~180A		
EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1用			
フラックスなし			
ソリッド軟鋼溶接ワイヤ			
混合ガス(アルゴン80%と炭酸20%)か炭酸100%のガスが必要です。			
セルフシールドガス溶接と比較しスパッタが少なく仕上がりが良好です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.