


品番：EA316EB

品名：炭酸ガス調整器(溶接ヒーター付)

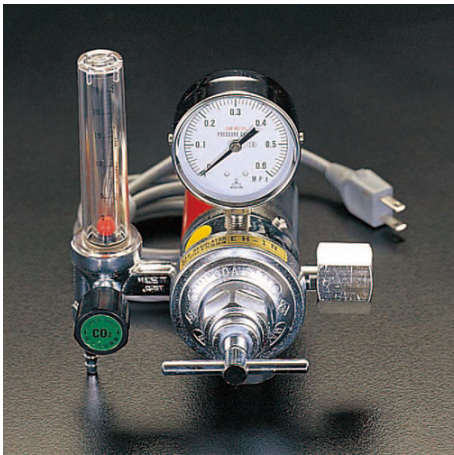

販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)			
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/14 08:39現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0028ページ			



仕様

使用ガス	CO2ガス	ヒーター容量	190W
電源	AC100V	コード長	2m
1次側圧力	MAX:12.0MPa	2次側調整圧力	0.1～0.3MPa
接続	入口側:W22×14山ナット 出口側:M12×P1.0(φ6mmホース口付)	ゲージ取付ネジサイズ	PF 1/4"
重量	1.85kg	用途	アーク溶接、飲料、食品工業、鑄造工業、一般工業など
25L/min流量計付			
小型で熱効率の良い専用ヒーターにより、安定したガス圧力と優良が得られる圧力調整器です。			
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示が出てから、ガスを流す。)			
ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。			
CO2サイホン式ボンベには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

