


品番：EA318AS-3.2

品名：φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンル用)

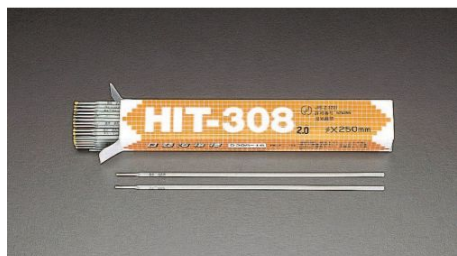

販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/04 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	0080ページ		



### 仕様

メーカー	ニッコー溶材工業	型番	HIT-308
用途	SUS304同士の共金熔接	溶接方法	被覆アーク溶接
線径	φ3.2mm	全長	350mm
棒端色	黄色	電流範囲	下向:70~110A 立向・上向:65~105A
内容量	1kg	入数	約29本

スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

18Cr-8Niステンレス鋼用

JIS Z3221 ES308-16

●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.